

# PWS 7332 | PWS 7152

## LUFT-/WASSER-WÄRMETAUSCHER 3150 W | 1500 W

- zwei Leistungsklassen, ausschnittskompatibel
- außen und innen vollständig an- oder einbaubar
- wartungsfrei
- montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
- integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
- integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt



PRODUKT		PWS 7332		PWS 7152		
ARTIKEL-NR.		12053010055	12053017055	12051510055	12051517055	Einheit
<b>DATEN</b>						
Nennspannung ±10 %		AC 50   60	AC 60	AC 50   60	AC 60	Hz
		230	115	230	115	V
Kälteleistung @ 200 l/h	W10/A35	3150		1500		W
Leistungsaufnahme	W10/A35	295   385	453	125   182	186	
Stromaufnahme	W10/A35	1.3   1.7	4.1	0.55   0.75	1.5	A
Einschaltstrom	W10/A35	5.8   6.6	8.62	2   2	3.9	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1670		850		m³/h
Absicherung T		6	16	4	6	A
Anschlussart	Elektro	Federzugklemme an beigefügtem Stecker				
	Fluid	13 mm Schlauchtülle; andere Anschlüsse auf Anfrage				
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		54		53		dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)		23		21		kg
Umgebungstemperaturbereich		+1 ... +70   +34 ... +158				°C   °F
Regelbereich (einstellbar)		+8 ... +50   +47 ... +122; werkseitige Einstellung +35   +95				
Wasservorlauftemperatur		+1 ... +35   +34 ... +95				
Zulässiger Betriebsdruck		max. 10				bar
Einschaltdauer		100				%
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf				
Schutzart nach EN 60529	IP 55	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz				
	IP 65	auf Anfrage				
Bauweise	Gehäuse	verzinkter Stahl   elektrostatistisch pulverbeschichtet (200 °C)   Edelstahl auf Anfrage				
	Wärmetauscher	Kupferrohr mit Aluminiumlamellen   Edelstahlverrohrung auf Anfrage				
Farbton	Haube	RAL 7035   abweichende Farben auf Anfrage				



ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Externe Kondensatverdunstung	1	18314000001
Kondensatflasche	1	18314000100

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf [www.pfannenberg.de](http://www.pfannenberg.de) und gerne auch auf Anfrage.



**PWS 7332**

**PWS 7152**

**Kennlinien Kühlleistung**

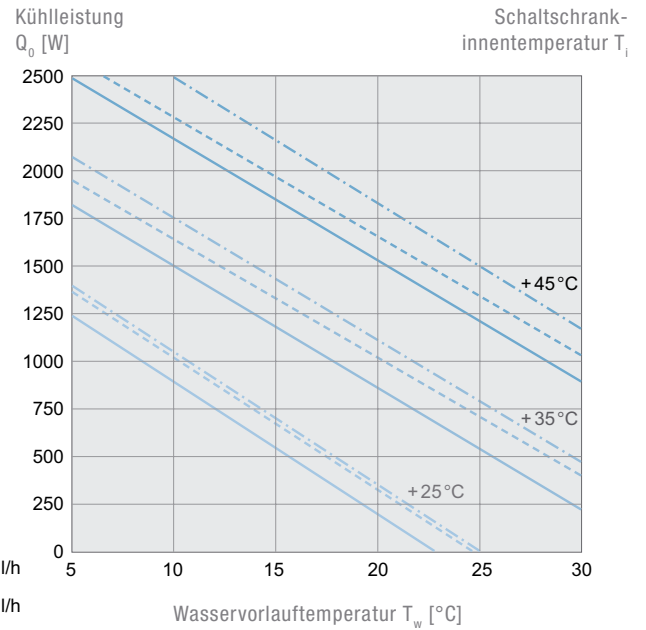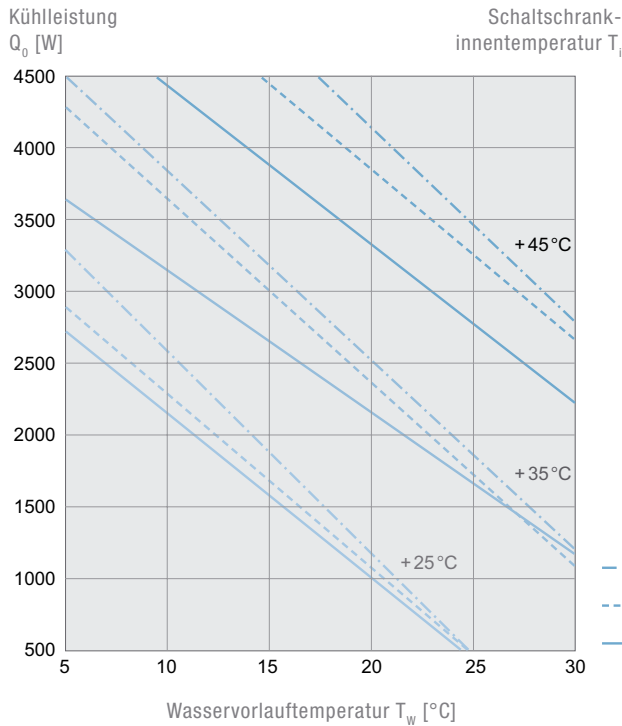

**Kennlinie Druckverlust**

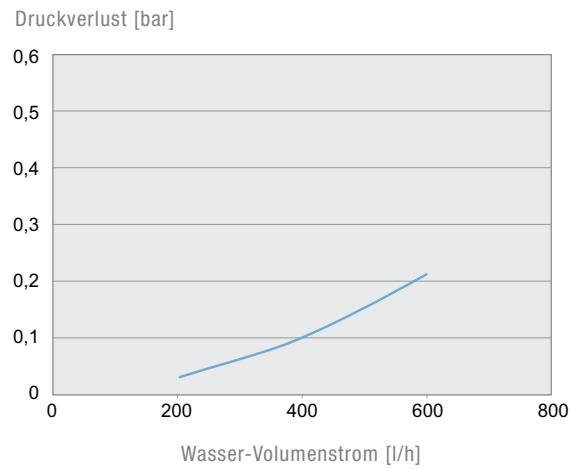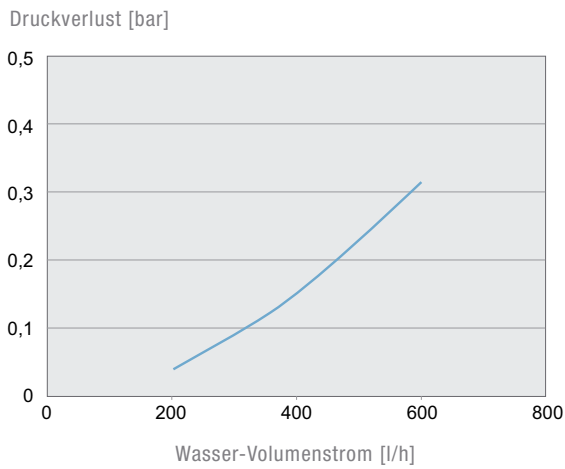

**Abmessungen**

	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
mm	400	950	190   115	280	463
	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
mm	112	37	904	340	280

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm

**PWS 7332**

**PWS 7152**

